
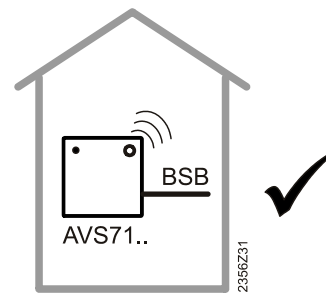






## AVS71.393

<b>de</b> Installationsanleitung	Funkmodul BSB	<b>fi</b> Asennusohjeet	RF moduuli BSB
<b>en</b> Installation instructions	RF module BSB	<b>pl</b> Instrukcja montażu	Moduł radiowy BSB
<b>fr</b> Instructions d'installation	Module RF BSB	<b>cs</b> Instrukce pro instalaci	Rozšiřující pro modul BSB
<b>it</b> Istruzioni di montaggio	Modulo BSB RF	<b>sk</b> Návod na inštaláciu	Rádiový modul BSB
<b>nl</b> Installatiehandleiding	RF moduul BSB	<b>sr</b> Uputstvo za instaliranje	Radio-frekventni (RF) modul BSB
<b>es</b> Instrucciones de Instalación	Modulo RF BSB	<b>sl</b> Navodila za instalacijo	Radijski modul BSB
<b>pt</b> Instruções de instalação	BSG Modulo RF	<b>hu</b> Beépítési útmutató	BSB Rádiómodul
<b>da</b> Installationsvejledning	Radiomodul BSB	<b>ru</b> Руководство по установке	Радиочастотный модуль (РЧ) BSB
<b>sv</b> Installation	Funktionsmodul BSB	<b>tr</b> Montaj talimatı	BSB RF modül

<b>de</b> Einsatzort	<b>es</b> Uso	<b>pl</b> Miejsce zamocowania	<b>hu</b> Felhasználás helye
<b>en</b> Location for use	<b>pt</b> Local para instalação	<b>cs</b> Místo použití	<b>ru</b> Место использования
<b>fr</b> Site	<b>da</b> Anvendelsessted	<b>sk</b> Miesto montáže	<b>tr</b> Hizmet noktası
<b>it</b> Luogo d'installazione	<b>sv</b> Användning	<b>sr</b> Pravilna primena	
<b>nl</b> Opstelling	<b>fi</b> Käyttösijainti	<b>sl</b> Mesto vgradnje	

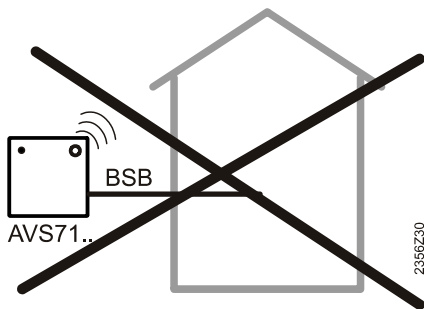

<b>de</b> Montage	<b>es</b> Montaje	<b>pl</b> Montaż	<b>hu</b> Felszerelés
<b>en</b> Mounting	<b>pt</b> Instalação	<b>cs</b> Montáž	<b>ru</b> Монтаж
<b>fr</b> Montage	<b>da</b> Montering	<b>sk</b> Montáž	<b>tr</b> Montaj
<b>it</b> Montaggio	<b>sv</b> Montering	<b>sr</b> Montaža	
<b>nl</b> Montage	<b>fi</b> Asennus	<b>sl</b> Montaža	

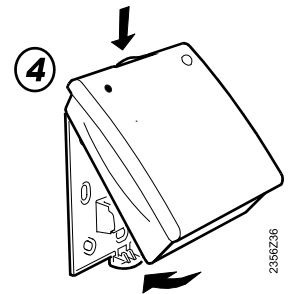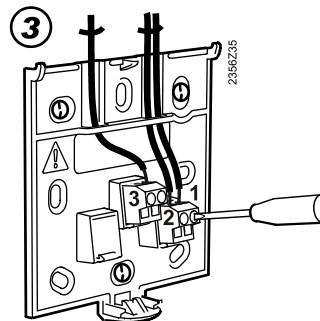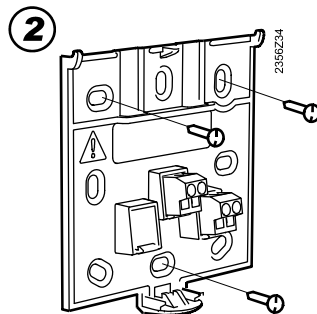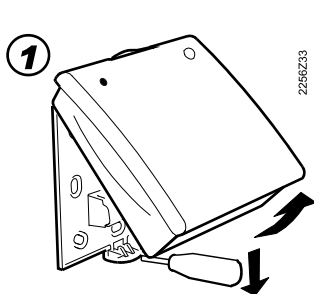


	min.	max.
	0.25 mm <sup>2</sup>	1x 1.5 mm <sup>2</sup>
	0.25 mm <sup>2</sup>	2x 1.5 mm <sup>2</sup>
	⚠	

2384X01


<b>de</b> Anschlüsse	<b>es</b> Pines	<b>pl</b> Zaciiski podłączeniowe	<b>hu</b> Csatlakozások
<b>en</b> Pins	<b>pt</b> Ligações eléctricas	<b>cs</b> Připojení	<b>ru</b> Штырьки
<b>fr</b> Raccordements	<b>da</b> Tilslutninger	<b>sk</b> Pripojovacie svorky	<b>tr</b> Pim
<b>it</b> Conessioni	<b>sv</b> Anslutning	<b>sr</b> Povezivanje	
<b>nl</b> Aansluiting	<b>fi</b> Liitännät	<b>sl</b> Priključki	

1	CL+	BSB-Data
2	CL-	BSB-Ground
3	G+	DC 12 V

<b>de</b> Fehlersuche	<b>es</b> Solucion de problemas	<b>pl</b> Rozwiązywanie problemów	<b>hu</b> Hibakeresés
<b>en</b> Troubleshooting	<b>pt</b> Resolução e problemas	<b>cs</b> Hledání chyb	<b>ru</b> Поиск и устранение
<b>fr</b> Dépannage	<b>da</b> Fejlretning	<b>sk</b> Odstraňovanie chýb	<b>tr</b> Sorun giderme
<b>it</b> Ricerca errori	<b>sv</b> Felsökning	<b>sr</b> Rešavanje problema u radu	
<b>nl</b> Oplossing bij problemen	<b>fi</b> Vianetsintä	<b>sl</b> Iskanje napak	

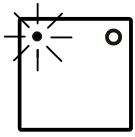

AVS71..

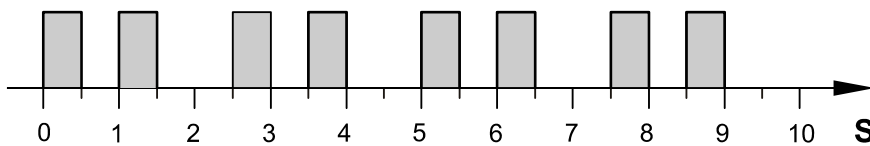

Keine Kommunikation BSB, oder  
Keine Kommunikation BSB-RF ((●))

No communication BSB, or  
No communication BSB-RF ((●))

Pas de communication BSB, ou  
Pas de communication BSB RF ((●))

Nessuna comunicazione BSB, o  
Nessuna comunicazione BSB-RF ((●))

Geen communicatie BSB  
Geen communicatie BSB-RF ((●))

Sin comunicacion BSB  
Sin comunicaci6n BSB-RF ((●))

BSG Sem comunicaç3o, ou  
BSG-RF Sem comunicaç3o ((●))  
Ingen kommunikation med BSB  
Ingen kommunikation med BSB-RF ((●))

Ingen kommunikation BSB eller  
Ingen Kommunikation BSB-RF ((●))

Ei tiedonsiirtoa BSB, tai  
Ei tiedonsiirtoa BSB-RF ((●))

Bez komunikacji BSB, lub  
Bez komunikacji radiowej BSB ((●))

Bez komunikace BSB nebo  
Bez komunikace BSB – RF ((●))

Žiadna komunikácia BSB, alebo  
Žiadna komunikácia BSB-RF (rádio) ((●))

Bez BSB komunikacije, ili  
Bez BSB-RF komunikacije ((●))

Ni komunikacije BSB, ali  
Ni komunikacije BSB-RF ((●))

Nincs BSB kommunikáció, vagy  
Nincs BSB rádió kommunikáció ((●))

Отсутствует обмен данных BSB, или  
Отсутствует обмен данных BSB-РЧ ((●))

BSB iletiřim yok, veya  
BSB RF iletiřim yok ((●))

<b>de</b> Bohrbild/Massbild	<b>pt</b> Dimensões e mascara de furação	<b>sk</b> Rormery a vřtací pl3n
<b>en</b> Dimensions and drilling plan	<b>da</b> Målskitser og boreplan	<b>sr</b> Dimenzije i řema zabuřivanja
<b>fr</b> Plan de perçage/dimensions	<b>sv</b> Hålltagning/Mått	<b>sl</b> Skica za vrtanje in dimenzije
<b>it</b> Dimensioni e fori di fissaggio	<b>fi</b> Mitat ja poraus suunnitelma	<b>hu</b> Méretek, felszerelési pontok
<b>nl</b> Boormaten en afmetingen	<b>pl</b> Wymiary i otwory montażowe	<b>ru</b> Габаритные размеры и шаблон отверстий
<b>es</b> Dimensiones y plantilla para fijaci6n	<b>cs</b> Schéma pro vřtání	<b>tr</b> Boyutlar ve montaj řablonu

