
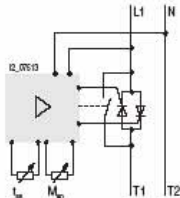

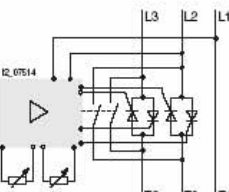


Démarrateurs progressifs 5TT3 4

Aperçu

- Monophasé 1,5 kW
- Triphasé 5,5 kW
- Allonge la durée de vie des moteurs asynchrones monophasés et des organes mécaniques de transmission
- Adjonction ultérieure possible dans des installations existantes
- Réglage séparé du temps de démarrage et du couple initial
- Avec LED de signalisation pour le démarrage ou le service permanent
- Les semi-conducteurs de puissance sont court-circuités après le démarrage

Sélection et références de commande

Version	U_e AC V	P_c W	UM	N° de référence	Poids 1 pièce kg	UDC*/ UE Pièce
 <p>5TT3 441</p> <p>Démarrateur progressif avec coiffe transparente 1 phase</p>  <p>t_m: Temps de démarrage M_m: Couple de démarrage</p>	230	100 ... 1 500	2	5TT3 441	0,135	1
 <p>5TT3 440</p> <p>Démarrateur progressif, profondeur de montage 55 mm Triphasé, commande biphasée du moteur</p>  <p>t_m: Temps de démarrage M_m: Couple de démarrage</p>	400	300 ... 5 500	6	5TT3 440	0,430	1