





# Smeltveiligheden NEOZED-zekeringsysteem

## NEOZED-zekeringen

### Keuze- en bestelgegevens

Grootte	$I_n$	Kleur	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE	
	A			1 stuk		kg	Stuks	
<b>Nominale spanning AC 400 V/DC 250 V, bedrijfsklasse gG</b>								
<b>verpakt per 10 stuks</b>								
	D01	2	roze	<b>5SE2 302</b>		016	0,006	10
		4	bruin	<b>5SE2 304</b>		016	0,006	10
		6	groen	<b>5SE2 306</b>		016	0,006	10
	D02	10	rood	<b>5SE2 310</b>		016	0,007	10
		13	zwart	<b>5SE2 013-2A</b>		016	0,007	10
		16	grijs	<b>5SE2 316</b>		016	0,007	10
	D02	20	blauw	<b>5SE2 320</b>		016	0,012	10
		25	geel	<b>5SE2 325</b>		016	0,013	10
		32	zwart	<b>5SE2 332</b>		016	0,014	10
	D03	35	zwart	<b>5SE2 335</b>		016	0,014	10
		40	zwart	<b>5SE2 340</b>		016	0,014	10
		50	wit	<b>5SE2 350</b>		016	0,015	10
	D03	63	koper	<b>5SE2 363</b>		016	0,016	10
		80	zilver	<b>5SE2 280</b>		016	0,039	10
		100	rood	<b>5SE2 300</b>		016	0,042	10
<b>Uitvoeringen alleen voor Italië (zonder goedkeuring)</b>								
	D01	20	blauw	<b>5SE2 820</b>		016	0,011	10
		25	geel	<b>5SE2 825</b>		016	0,012	10

### Keuze- en bestelgegevens

	Grootte	$I_n$	Passende afdekking	Klemmen <sup>1)</sup>	Mod.	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/VPE
	A						1 stuk		kg	Stuks
<b>Zekeringhouders van kunststof met aanrakingsbescherming BGV A3 (VBG4)</b>										
	<b>1-polig</b>									
		D01 D02	16 63	– –	FR2	1,5	<b>5SG1 301</b> <b>5SG1 701</b>		016 016	0,123 0,120
	<b>3-polig</b>									
		D01 D02	16 63	– –	FR2	4,5	<b>5SG5 301</b> <b>5SG5 701</b>		016 016	0,371 0,360
	<b>1-polig met afdekking</b>									
		D01 D02	16 63	(A1) (A1)	FR0/R FR0/R	1,5 1,5	<b>5SG1 330</b> <b>5SG1 730</b>		016 016	0,068 0,087
	<b>zonder afdekking</b>									
		D01 D02	16 63	A1 A1	FR0/R FR0/R	1,5 1,5	<b>5SG1 331</b> <b>5SG1 731</b>		016 016	0,056 0,080
	<b>3-polig met afdekking</b>									
		D01 D02	16 63	(A2) (A2)	FR0/R FR0/R	4,5 4,5	<b>5SG5 330</b> <b>5SG5 730</b>		016 016	0,216 0,252

(A1) betekent dat de zekeringhouder standaard met afdekking wordt geleverd.




 





 



 













A1 betekent dat de zekeringhouder zonder afdekking wordt geleverd, deze afdekking kan echter als afzonderlijk onderdeel worden besteld.

1) Klemuitvoering zie catalogus ET B1 T.  
FR0/R = aankomende/afgaande aansluiting

# Smeltveiligheden NEOZED-zekeringsysteem

## NEOZED-zekeringhouders

### Keuze- en bestelgegevens

	Grootte	$I_n$	Passende afdekking	Klemmen <sup>1)</sup>	Mod.	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/VPE		
	A						1 stuk		kg	Stuks		
<b>Zekeringhouders van keramiek</b>												
	<b>1-polig met afdekking</b>											
		D01	16	(A4)	BB	1,5	<b>5SG1 553</b>		016	0,083	6	
		D02	63	(A10)	SS	1,5	<b>5SG1 653</b>		016	0,093	6	
		D02	63	(A10)	KS	1,5	<b>5SG1 693</b>		016	0,090	6	
	<b>zonder afdekking</b>											
		D01	16	A4	BB	1,5	<b>5SG1 595</b>		016	0,071	6	
		D02	63	A10	SS	1,5	<b>5SG1 655</b>		016	0,081	6	
		D02	63	A10	KS	1,5	<b>5SG1 695</b>		016	0,078	6	
		D03	100	A6, A9	KS	2,5	<b>5SG1 812</b>		016	0,176	1/10	
	<b>alleen voor schroefbevestiging, zonder afdekking</b>											
		D01	16	A4	BB	1,5	<b>5SG1 590</b>		016	0,061	6	
		D02	63	A10	SS	1,5	<b>5SG1 650</b>		016	0,078	6	
	D03	100	A6, A9	KS	2,5	<b>5SG1 810</b>		016	0,176	1/10		
	<b>met kap</b>											
		D01	16	(A8)	BB	1,5	<b>5SG1 594</b>		016	0,105	6	
		D02	63	(A8)	SS	1,5	<b>5SG1 694</b>		016	0,115	6	
		D03	100	(A9)	KS	2,5	<b>5SG1 813</b>		016	0,242	1/10	
	<b>3-polig</b>											
		<b>met afdekking</b>										
			D01	16	(A5)	BB	4,5	<b>5SG5 553</b>		016	0,263	2
			D02	63	(A11)	SS	4,5	<b>5SG5 653</b>		016	0,240	2
		D02	63	(A11)	KS	4,5	<b>5SG5 693</b>		016	0,290	2	
	<b>zonder afdekking</b>											
		D01	16	A5	BB	4,5	<b>5SG5 555</b>		016	0,228	2	
		D02	63	A11	SS	4,5	<b>5SG5 655</b>		016	0,265	2	
	D02	63	A11	KS	4,5	<b>5SG5 695</b>		016	0,255	2		
	<b>alleen voor schroefbevestiging, zonder afdekking</b>											
		D01	16	A5	BB	4,5	<b>5SG5 550</b>		016	0,228	2	
		D02	63	A11	SS	4,5	<b>5SG5 650</b>		016	0,260	2	
	D02	63	A11	KS	4,5	<b>5SG5 690</b>		016	0,250	2		

(A4) betekent dat de zekeringhouder standaard met afdekking wordt geleverd.  
A4 betekent dat de zekeringhouder zonder afdekking wordt geleverd. Deze afdekking kan echter als afzonderlijk onderdeel worden besteld.

1) Klemuitvoering zie catalogus ET B1 T.


 
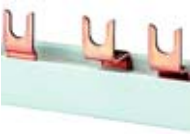
 




### Toebehoren

	Mod.	Bestelnr.	Prijs € 1 stuk	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/ VPE Stuks
<b>NEOZED-afdekkingen van kunststof</b>						
<b>voor zekeringhouders van kunststof</b>						
	Afdekking A1 (voor grootte D01, D02), opsteekbaar	1,5	<b>5SH5 244</b>	016	0,008	5
	Afdekking A2 (voor grootte D01, D02), opsteekbaar	4,5	<b>5SH5 245</b>	016	0,017	5
<b>voor zekeringhouders van keramiek</b>						
	Afdekking A4 (voor grootte D01), opsteekbaar	1,5	<b>5SH5 251</b>	016	0,012	5
	Afdekking A10 (voor grootte D02), opsteekbaar	1,5	<b>5SH5 253</b>	016	0,020	5
	Afdekking A5 (voor grootte D01), opsteekbaar	4,5	<b>5SH5 252</b>	016	0,035	1/5
	Afdekking A11 (voor grootte D02), opsteekbaar	4,5	<b>5SH5 254</b>	016	0,045	1/5
	Afdekking A6 (voor grootte D03), opschroefbaar	2,5	<b>5SH5 233</b>	016	0,021	5/20
<b>NEOZED-kappen van kunststof</b>						
	Afdekking A8 (voor grootte D01, D02), opsteekbaar	–	<b>5SH5 235</b>	016	0,034	5
	Afdekking A9 (voor grootte D03), opschroefbaar	–	<b>5SH5 234</b>	016	0,066	1/10

# Smeltveiligheden NEOZED-zekeringsysteem









## NEOZED-zekeringhouders

### Toebehoren

Grootte	Lengte ca. mm	Kabel- doorsnede mm <sup>2</sup>	Belastbaar tot A	Voor klemmen <sup>1)</sup>	Mod.	Bestelnr.	Prijs € 1 stuk	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/ VPE Stuks
<b>Doorverbindingskammen</b>										
De waarden voor de belastbare stroom gelden voor voeding in het midden.										
Vorkhouders, niet-geïsoleerd										
1-polig										
	D01 en D02	1000	20 36	116 168	FR0, K FR0, K	1,5 1,5	<b>5SH5 321</b> <b>5SH5 322</b>	016 016	0,214 0,321	1/50 1/50
Vorkhouders, geïsoleerd										
1-polig										
	D01/D02	1000	24	160	FR0, K	1,5	<b>5SH5 517</b>	016	0,550	1/50
3-polig										
	D01/D02	1000	16	120	FR0, K	1,5	<b>5SH5 320</b>	016	0,843	1
<b>Stiften, geïsoleerd</b>										
Verontreinigingsgraad 2										
1-polig										
	D01/D02	1000	16	130	FR2, S	1,5	<b>5ST3 701</b>	027	0,190	1/50
3-polig										
	D01/D02	1000	16	120	FR2, S	1,5	<b>5ST3 714</b>	027	0,430	1/20
<b>Eindkappen voor doorverbindingskammen</b>										
voor 5SH5 320, voor 5ST3 714										
							<b>5SH5 514</b> <b>5ST3 750</b>	016 027	0,001 0,001	10 1/10
voor 5SH5 517, 5ST3 701										
							<b>5ST3 748</b>	027	0,001	1/10
<b>Stroomrailadapter</b>										
opsteekbaar op stroomrails 12 mm x 5 mm, met middenafstand 40 mm, componentbreedte bedraagt 4,5 mod., met aansluitleidingen 3 mm x 16 mm <sup>2</sup> voor nominale stroom 63 A, voor montage van installatiemateriaal										
							<b>5SH5 503</b>	016	0,280	1
Stroomrailadapter opsteekbaar op stroomrails met middenafstand 60 mm, zie Stroomrailsysteem SR60.										

1) Klemuitvoering zie catalogus ET B1 T.







### Toebehoren

Uitvoering/grootte	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/ VPE Stuks
<b>Klemmen voor doorverbindingskammen</b>					
 niet geïsoleerd, stift voor geleider van 6 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>	<b>5ST2 203</b>		027	0,001	1/20
 geïsoleerd, opsteekbaar op vorkhouder of stift voor geleider van 6 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>	<b>5ST2 157</b>		027	0,030	1/10
 geïsoleerd, vorkhouder voor geleider van 6 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>	<b>5SH5 328</b>		016	0,014	10
 geïsoleerd, stift voor geleider van 2 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>	<b>5SH5 327</b>		016	0,014	10
 niet geïsoleerd, stift voor twee geleiders van elk 2 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>	<b>5SH5 326</b>		016	0,016	1/10
<b>NEOZED-schroefkoppen</b>					
 van kunststof, met controlegat	D01	<b>5SH4 116</b>	016	0,007	10
	D02	<b>5SH4 163</b>	016	0,008	10
 van keramiek	D01, verzegelbaar	<b>5SH4 316</b>	016	0,014	10
	D02, verzegelbaar	<b>5SH4 363</b>	016	0,015	10
	D03	<b>5SH4 100</b>	016	0,070	3
 van keramiek, met controlegat	D01	<b>5SH4 317</b>	016	0,014	10
	D02	<b>5SH4 362</b>	016	0,017	10





 
 
 
# Smeltveiligheden NEOZED-zekeringsysteem

## NEOZED-zekeringhouders



 

### Toebehoren

Grootte	Voor zekering	Kleur	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE
	tot A			1 stuk		kg	Stuks
<b>NEOZED-pashulzen</b>							
	D01	2	roze	<b>5SH5 002</b>	016	0,001	10
		4	bruin	<b>5SH5 004</b>	016	0,001	10
		6	groen	<b>5SH5 006</b>	016	0,001	10
		10/13	rood	<b>5SH5 010</b>	016	0,001	10
	D02	20	blauw	<b>5SH5 020</b>	016	0,001	10
		25	geel	<b>5SH5 025</b>	016	0,001	10
		32/35/40	zwart	<b>5SH5 035</b>	016	0,001	10
		50	wit	<b>5SH5 050</b>	016	0,001	10
	D03	80	zilver	<b>5SH5 080</b>	016	0,001	10
	voor aanpassing van NEOZED-zekeringen D01 van 2 A ... 16 A die in de NEOZED-houder D02 worden ingezet						
	D02	2	roze	<b>5SH5 402</b>	016	0,001	10
		4	bruin	<b>5SH5 404</b>	016	0,001	10
		6	groen	<b>5SH5 406</b>	016	0,001	10
		10/13	rood	<b>5SH5 410</b>	016	0,001	10
		16	grijs	<b>5SH5 416</b>	016	0,001	10
	<b>NEOZED pashulzensleutel</b>			<b>5SH5 100</b>	016	0,016	1
<b>NEOZED-sluitveren</b>							
	voor aanpassing van NEOZED-schroefkoppen D02 om NEOZED-zekeringen D01 in te zetten						
	D02	2 ... 16		<b>5SH5 400</b>	016	0,001	25
voor toepassing in de nieuwe deelstaten, voor aanpassing van DL-schroefkoppen, om NEOZED-zekeringen D01 in DL-houders in te zetten							
DL	2 ... 16		<b>5SH5 417</b>	016	0,001	25	

### Keuze- en bestelgegevens

		Aantal polen	$I_n$	Klemmen	Mod.	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE	
		A					1 stuk		kg	Stuks	
<b>D01, inschuiftechniek</b>											
		1	16	FR1	1	<b>5SG7 610</b>		016	0,070	1	
		1 + N	16	FR1	2						<b>5SG7 650</b>
		2	16	FR1	2						<b>5SG7 620</b>
		3	16	FR1	3						<b>5SG7 630</b>
		3 + N	16	FR1	4						<b>5SG7 660</b>

### Toebehoren
















 



 



 

 




 
 
Grootte	Lengte ca.	Kabel- doorsnede	Belastbaar tot	Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE	
	mm	mm <sup>2</sup>	A			1 stuk		kg	Stuks	
De waarden voor de belastbare stroom gelden voor voeding in het midden.										
Vork, geïsoleerd										
Verontreinigingsgraad 2										
<b>Doorverbindingskam 1-fasig</b>										
	D01	220	16	120	met eindkappen	<b>5ST2 186</b>		027	0,090	1/50
		1000	16	120		<b>5ST2 190</b>		027	0,500	1/20
<b>Doorverbindingskam 2-fasig</b>										
	D01	220	16	120	met eindkappen	<b>5ST2 187</b>		027	0,160	1/25
		1000	16	120		<b>5ST2 191</b>		027	0,710	1/20
<b>Doorverbindingskam 3-fasig</b>										
	D01	220	16	120	met eindkappen	<b>5ST2 188</b>		027	0,230	1/25
		1000	16	120		<b>5ST2 192</b>		027	1,100	1/20
<b>Eindkappen voor doorverbindingskammen</b>										
	1-fasig					<b>5ST3 748</b>		027	0,001	1/10
	2- en 3-fasig					<b>5ST2 197</b>		027	0,001	1/10



# Smeltveiligheden NEOZED-zekeringsysteem

## MINIZED-lastscheidingschakelaars

### Keuze- en bestelgegevens

	Aantal polen	$I_n$	Klemmen	Mod.	Bestelnr.	Prijs €	PG	Gewicht 1 stuk ca.	PKG*/ VPE		
	A					1 stuk		kg	Stuks		
<b>D01, inschuiftechniek, inbouwdiepte 55 mm</b>											
voor DIN-railbevestiging Aansluitklem op beweeglijk frame bij inkomend en uitgaand											
		1	16	R	1	<b>5SG7 713</b>	016	0,080	1/3		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
			25				<b>5SG7 713-1B</b>	016	0,080	1/3	
		1 + N	16	R	2	<b>5SG7 753</b>	016	0,150	1/2		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
			25			<b>5SG7 753-1B</b>	016	0,150	1/2		
		2	16	R	2	<b>5SG7 723</b>	016	0,160	1/2		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
			25			<b>5SG7 723-1B</b>	016	0,160	1/2		
		3	16	R	3	<b>5SG7 733</b>	016	0,254	1		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
			25				<b>5SG7 733-1B</b>	016	0,254	1	
		3 + N	16	R	4	<b>5SG7 763</b>	016	0,310	1		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
			25			<b>5SG7 763-1B</b>	016	0,310	1		
<b>D02, inschuiftechniek, inbouwdiepte 70 mm</b>											
voor DIN-railbevestiging N-geleider bij het inschakelen voorlopend, bij het uitschakelen nalopend Aansluitklem op beweeglijk frame bij inkomend en uitgaand											
Behuizing, hantering											
<ul style="list-style-type: none"> <li>• siliconenvrij, chloorvrij</li> <li>• temperatuurbestendig tot 140 °C</li> <li>• zelfdovend volgens UL 94</li> <li>• kruipstroomweerstand CTI 200</li> </ul>											
Zekeringhouder											
<ul style="list-style-type: none"> <li>• siliconenvrij, halogeenvrij</li> <li>• temperatuurbestendig tot 150 °C</li> <li>• zelfdovend volgens UL 94</li> </ul>											
		1	63	FR2	1,5	 <b>5SG7 113</b>	016	0,145	1		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
							 <b>5SG7 113-1B</b>	016	0,145	1	
		1 + N	63	FR2	3	 <b>5SG7 153</b>	016	0,267	1		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
						 <b>5SG7 153-1B</b>	016	0,267	1		
		2	63	FR2	3	 <b>5SG7 123</b>	016	0,283	1		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
						 <b>5SG7 123-1B</b>	016	0,283	1		
		3	63	FR2	4,5	 <b>5SG7 133</b>	016	0,421	1		
		Uitvoeringen alleen voor Oostenrijk (met vast ingezette hulzen, incl. zekering)									
			25				 <b>5SG7 133-8BA25</b>				
			35				 <b>5SG7 133-8BA35</b>				
			50				 <b>5SG7 133-8BA50</b>				
		3 + N	63	FR2	6	 <b>5SG7 163</b>	016	0,540	1		
		Uitvoering alleen voor Italië (zonder goedkeuring)									
						 <b>5SG7 163-1B</b>	016	0,540	1		

### Toebehoren

Grootte	Lengte ca. mm	Kabel-doorsnede mm <sup>2</sup>	Belastbaar tot A	Voor klemmen <sup>1)</sup>	Mod.	Bestelnr.	Prijs € 1 stuk	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/VPE Stuks
---------	------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------	------	-----------	-------------------	----	--------------------------	-------------------

#### Voor MINIZED D01, inschuiftechniek, inbouwdiepte 55 mm



##### Doorverbindingskammen

Stiften, geïsoleerd, verontreinigingsgraad 2, 3-polig

D01	1000	16	120	R	1	<b>5ST3 710</b>		027	0,430	1/20
D01	216	16	120	R	1	<b>5ST3 708</b>		027	0,100	1/25

##### Aansluitklem

niet-geïsoleerd, tot 25 mm<sup>2</sup>



						<b>5SH5 510</b>		016	0,012	1/50
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----	-------	------

Grootte	Voor zekering tot A	Kleur	Bestelnr.	Prijs € 1 stuk	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/VPE Stuks
---------	---------------------	-------	-----------	-------------------	----	--------------------------	-------------------

#### Voor MINIZED D02, inschuiftechniek, inbouwdiepte 70 mm



##### Hulpcontacten

- voor indicatie van de schakeltoestand van de lastscheidingschakelaar
- achteraf vrij monteerbaar met behulp van in de fabriek aangebrachte klembeugels

1 m + 1 v

Bouwbreedte 0,5 mod.

Min. contactbelasting 50 mA, 24 V

Max. contactbelasting

- Maak-contact

AC-14, 2 A, AC 400 V  
AC-14, 6 A, AC 230 V  
DC-13, 1 A, DC 220 V  
DC-13, 1 A, DC 110 V  
DC-13, 3 A, DC 60 V  
DC-13, 6 A, DC 24 V

- Verbreek-contact

AC-13, 2 A, AC 400 V  
AC-13, 6 A, AC 230 V  
DC-13, 1 A, DC 220 V  
DC-13, 1 A, DC 110 V  
DC-13, 3 A, DC 60 V  
DC-13, 6 A, DC 24 V

			<b>5ST3 010</b>		027	0,050	1
--	--	--	-----------------	--	-----	-------	---

Grootte	Lengte ca. mm	Kabel-doorsnede mm <sup>2</sup>	Belastbaar tot A	Voor klemmen <sup>1)</sup>	Mod.	Bestelnr.	Prijs € 1 stuk	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/VPE Stuks
---------	------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------	------	-----------	-------------------	----	--------------------------	-------------------

##### Doorverbindingskammen

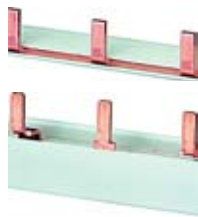
Stiften, geïsoleerd, verontreinigingsgraad 2

1-polig

D02	1000	16	130	FR2	1,5	<b>5ST3 701</b>		027	0,190	1/50
-----	------	----	-----	-----	-----	-----------------	--	-----	-------	------

3-polig

D02	1000	16	120	FR2	1,5	<b>5ST3 714</b>		027	0,430	1/20
-----	------	----	-----	-----	-----	-----------------	--	-----	-------	------



##### Eindkappen voor doorverbindingskammen

voor 5ST3 708, 5ST3 710, 5ST3 714

						<b>5ST3 750</b>		027	0,001	1/10
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----	-------	------

voor 5ST3 701



						<b>5ST3 748</b>		027	0,001	1/10
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----	-------	------



# Smeltveiligheden NEOZED-zekeringsysteem

## MINIZED-lastscheidingschakelaars

### Toebehoren

Grootte	Voor zekering tot A	Kleur	Bestelnr.	Prijs € 1 stuk	PG	Gewicht 1 stuk ca. kg	PKG*/ VPE Stuks	
<b>Adapter</b> voor NEOZED-zekeringen D01			<b>5SH5 527</b>		016	0,003	10	
	<b>NEOZED-pashulzen</b>							
	D01	2	roze	<b>5SH5 402</b>		016	0,001	10
		4	bruin	<b>5SH5 404</b>		016	0,001	10
		6	groen	<b>5SH5 406</b>		016	0,001	10
		10/13	rood	<b>5SH5 410</b>		016	0,001	10
	16	grijs	<b>5SH5 416</b>		016	0,001	10	
	D02	20	blauw	<b>5SH5 020</b>		016	0,001	10
		25	geel	<b>5SH5 025</b>		016	0,001	10
		32/35/40	zwart	<b>5SH5 035</b>		016	0,001	10
		50	wit	<b>5SH5 050</b>		016	0,001	10
	<b>NEOZED-pashulzensleutel</b>			<b>5SH5 100</b>		016	0,016	1

1) Klemuitvoeringen zie catalogus ET B1 T.