



Cerberus® AlgoRex

## Komfortní ovládací terminály

Pro systém elektrické požární signalizace CS1140  
EP7F


B3Q660

B3Q680


- Ovládací funkce lze přizpůsobit soft tlačítky podle souvislosti nebo stavu systému
- Ergonomické ovládací a indikační prvky jsou seřazené podle skupin funkcí
- Velký LCD displej:
  - textový displej s třemi řádky informací pro každou poplachovou událost
  - texty nápovědy pro poplachové události podle souvislosti přímo na LCD displeji
  - indikace místa události včetně možnosti zobrazení intervenčních textů
  - indikace několika událostí najednou
- Různé uživatelské úrovně závislé na profilu uživatele
- Přístup k ovládní přes heslo nebo klíčový spínač
- Možnost úplného ovládní systému
- K jednomu systému EPS lze připojit několik ovládacích terminálů
- Ovládací terminál lze použít mimo ústřednu EPS nebo jako vestavbu do skříně ústředny EPS
- Terminál může být také použit jako centrální karta (CPU)
- Integrovaná nouzová funkce / nouzový provoz
- Dále lze terminál dovybavit podle potřeby:
  - paralelními indikátory, synoptikou, ovládacím panelem pro hasiče
  - uzamykatelnými plastovými dvířky
  - integrovatelným LON portem pro patrové ovládací panely

## Systém EPS:

- max. 16 CI11 ma C-Bus
  - max. 15 CI11 na C-Bus
  - max. 1 CA11 na CI11/CT11
- viz také katalogový list 004928

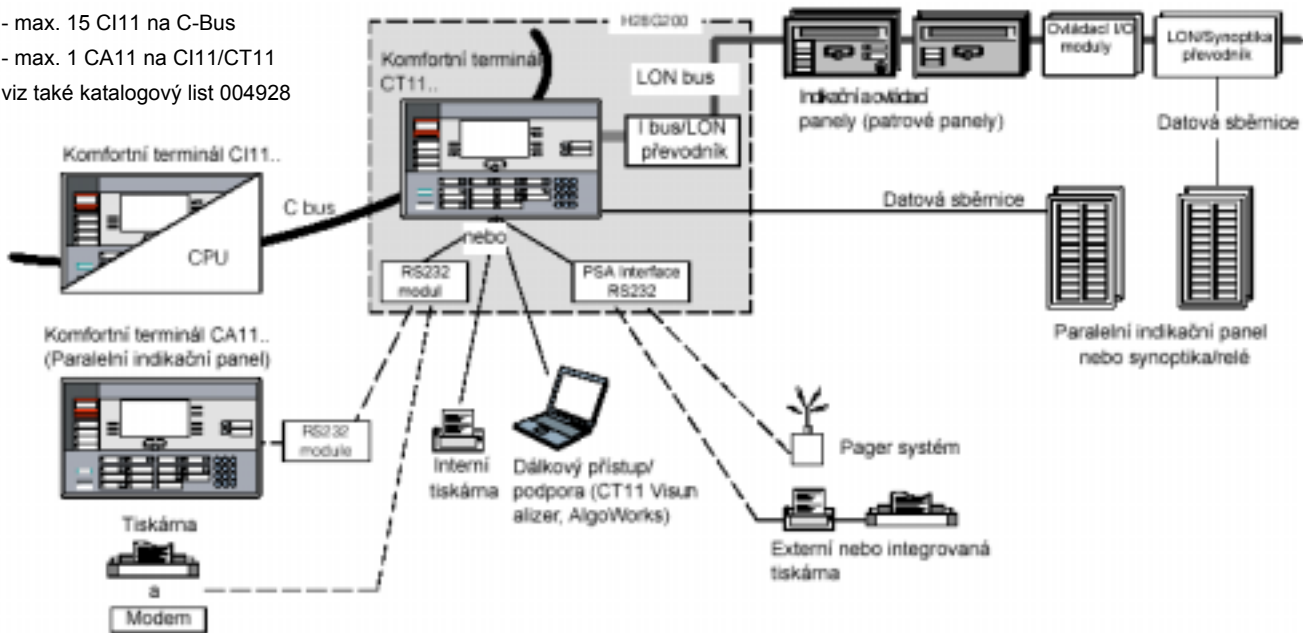


## Ovládání

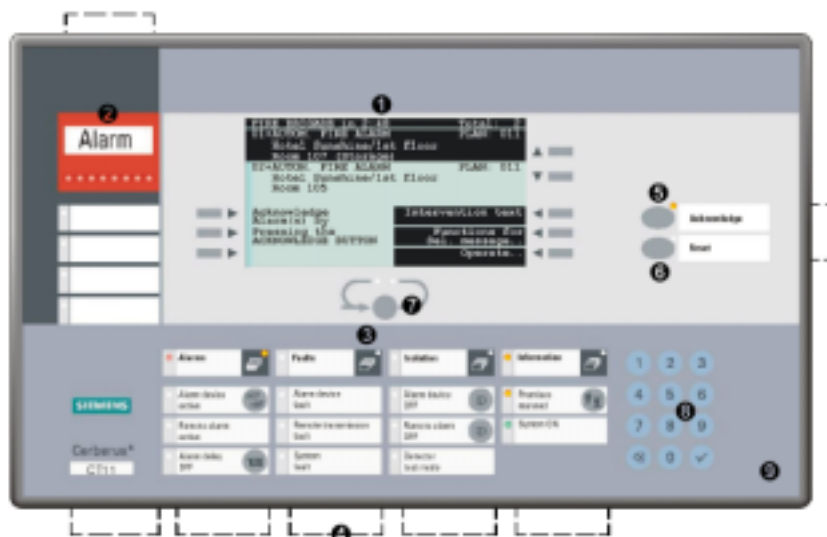


- 1 Velký textový displej (LCD displej 240x128 pixelů) s podsvícením a detailní textovou informací pro všechny příchozí události:
  - Typ události, místo události, text opatření, provozní stavy, apod.
  - Přímé zobrazení textů nápovědy při poplachových situacích
  - Pohodlné ovládání pomocí soft tlačítek závislé na souvislosti a stavu systému
  - Přístup k ostatním funkcím systému přes funkční menu definované dle profilu uživatele
- 2 Indikační pole poplachu: při poplachu se rozsvítí červený nápis POPLACH
- 3 Indikační pole, některé s ovládacími tlačítky
  - 4 ergonomicky klasifikované kategorie hlášení: poplach, porucha, odpojení, informace
  - nejdůležitější tlačítka jsou vybavena LED diodami pro jednoduchou nápovědu při ovládání
- 4 Zásuvné popisné štítky v různých jazycích
- 5 Tlačítko Potvrzení hlášení
- 6 Tlačítko Zpětné nastavení
- 7 Tlačítko pro listování hlášení
- 8 Klávesnice pro zadávání čísel (hesla, přímý výběr lokalit, atd.)
- 9 Volitelný klíčový spínač pro přístup k ovládání

## Možnosti montáže


Montáž do plastové  
Skříně H26G220

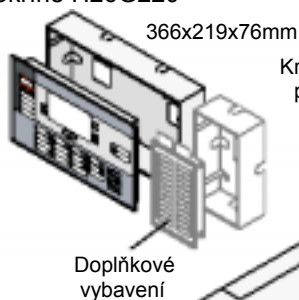

Montáž do kovové skříně  
H28G200 s dvířky H28T110

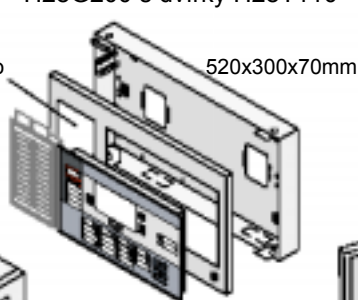

Montáž do kovové skříně  
H37G410 / H37G420

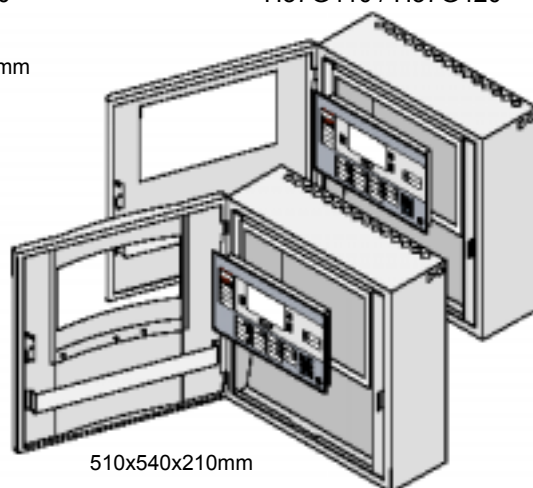

Doplňkové  
vybavení


Krycí deska nebo  
příd. zařízení

Montáž přímo  
do ústředny  
skříně H47/67

510x540x210mm

## Příslušenství

Plastová dvířka H26T030

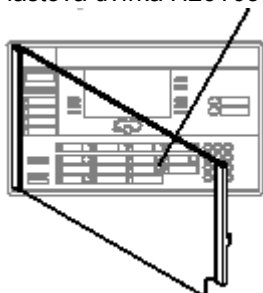

Ovládací terminály lze dovy-  
bavit uzamykatelnými, plasto-  
vými dvířky a chránit je před  
zneužitím nebo poškozením.

Elektromechanický klíčový  
spínač (KABA 8 # 100) Z3S200



Pro uzamčení dvířek a/nebo přístup  
k ovládání

Popisná sada Z5B...



Popis indikačních a ovláda-  
cích elementů je zajištěn  
pomocí separátních, zasou-  
vacích popisných pásek

## Technická data

Provozní napětí	18 ...45Vss
Provodová spotřeba při 24V	
- klidový proud (bez podsvícení LCD)	100mA
- max. (s podsvícením LCD a testem kontrolky)	420mA
Provozní teplota	0°...+50°C
Skladovací teplota	-20°C ...+60°C
Vlhkost	max. 95%, bez kondenzace (IEC721-3-3, třída 3K5)
Krytí (IEC 60529)	
- v plastové skříně H26G220, skříních ústředny H38G220/320	IP40
- ve skříních H28G200, H37G410/420, H47/67G611	IP30
Barva	
- H26G220	Pantone 421 šedá
- H28G200, H37G410/420, H38G220/320, H47/67G611	RAL7035 světle šedá
Schválení	VdS, LPCB, a další

## Detaily pro objednání

	Typ	Obj.č.	Popis	Hmotnost
Ovládací terminál	B3Q660	565600	Ovládací terminál "Mezinárodní" bez klíčového spínače	2,000kg
	B3Q680	569855	Ovládací terminál "Nordic" s klíčovým spínačem nordic	2,030kg
Plastová skříň	H26G220	462800	Plastová skříň pro ovládací terminály	0,435kg
	H23G230	475091	Plastová skříň pro přídatné prvky	0,200kg
Kovová skříň	H28G200	409944	Záda skříňe	2,585kg
	H28T110	474982	Přední deska pro záda skříňe H28G200	1,140kg
	H37G410	533959	Skříň s plochými dvířky	18,55kg
	H37G420	534107	Skříň s tvarovanými dvířky	18,10kg
Příslušenství	H26T030	570530	Plastová dvířka pro ovládací terminál	0,350kg
	Z3S200	570349	Klíčový spínač pro B3Q660	0,110kg
	Z5B415	570653	Popisná sada „Portugalsko“	
	Z5B435	570666	Popisná sada „Holandsko“	
	Z5B505	570679	Popisná sada „Turecko“	
	Z5B525	570682	Popisná sada „CH němčina“	
	Z5B535	570695	Popisná sada „němečina“	
	Z5B555	570705	Popisná sada „Itálie“	
	Z5B565	570718	Popisná sada „CH francouzština“	
	Z5B585	570721	Popisná sada „francouzština“	
	Z5B595	570734	Popisná sada „Dánsko“	
	Z5B605	570747	Popisná sada „Finsko“	
	Z5B615	570750	Popisná sada „Norsko“	
	Z5B625	570763	Popisná sada „Švédsko“	
	Z5B635	570776	Popisná sada „angličtina“	
	Z5B645	570789	Popisná sada „GB angličtina“	
	Z5B665	570792	Popisná sada „Španělsko“	
	Z5B685	570640	Popisná sada „hebrejština“	