
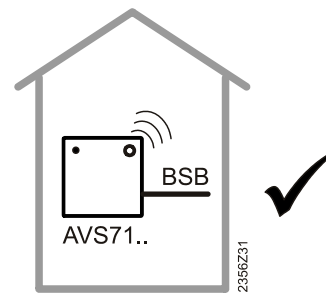



AVS71.393

de Installationsanleitung	Funkmodul BSB	fi Asennusohjeet	RF moduuli BSB
en Installation instructions	RF module BSB	pl Instrukcja montażu	Moduł radiowy BSB
fr Instructions d'installation	Module RF BSB	cs Instrukce pro instalaci	Rozšiřující pro modul BSB
it Istruzioni di montaggio	Modulo BSB RF	sk Návod na inštaláciu	Rádiový modul BSB
nl Installatiehandleiding	RF moduul BSB	sr Uputstvo za instaliranje	Radio-frekventni (RF) modul BSB
es Instrucciones de Instalación	Modulo RF BSB	sl Navodila za instalacijo	Radijski modul BSB
pt Instruções de instalação	BSG Modulo RF	hu Beépítési útmutató	BSB Rádiómodul
da Installationsvejledning	Radiomodul BSB	ru Руководство по установке	Радиочастотный модуль (РЧ) BSB
sv Installation	Funktionsmodul BSB	tr Montaj talimatı	BSB RF modül

de Einsatzort	es Uso	pl Miejsce zamocowania	hu Felhasználás helye
en Location for use	pt Local para instalação	cs Místo použití	ru Место использования
fr Site	da Anvendelsessted	sk Miesto montáže	tr Hizmet noktası
it Luogo d'installazione	sv Användning	sr Pravilna primena	
nl Opstelling	fi Käyttösijainti	sl Mesto vgradnje	

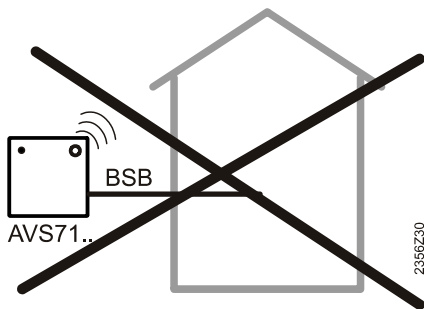

de Montage	es Montaje	pl Montaż	hu Felszerelés
en Mounting	pt Instalação	cs Montáž	ru Монтаж
fr Montage	da Montering	sk Montáž	tr Montaj
it Montaggio	sv Montering	sr Montaža	
nl Montage	fi Asennus	sl Montaža	

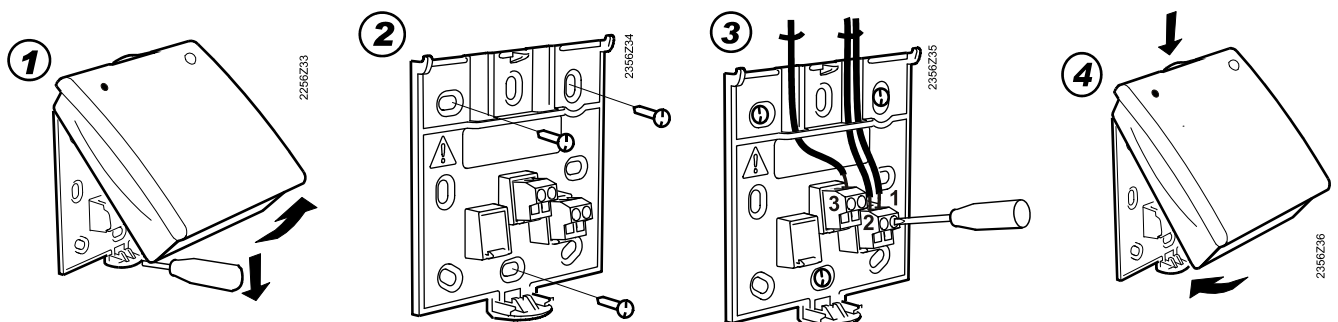


	min.	max.
	0.25 mm ²	1x 1.5 mm ²
	0.25 mm ²	2x 1.5 mm ²


de Anschlüsse	es Pines	pl Zaciiski podłączeniowe	hu Csatlakozások
en Pins	pt Ligações eléctricas	cs Připojení	ru Штырьки
fr Raccordements	da Tilslutninger	sk Pripojovacie svorky	tr Pim
it Conessioni	sv Anslutning	sr Povezivanje	
nl Aansluiting	fi Liitännät	sl Priključki	

1	CL+	BSB-Data
2	CL-	BSB-Ground
3	G+	DC 12 V

de Fehlersuche	es Solucion de problemas	pl Rozwiązywanie problemów	hu Hibakeresés
en Troubleshooting	pt Resolução e problemas	cs Hledání chyb	ru Поиск и устранение
fr Dépannage	da Fejlretning	sk Odstraňovanie chýb	tr Sorun giderme
it Ricerca errori	sv Felsökning	sr Rešavanje problema u radu	
nl Oplossing bij problemen	fi Vianetsintä	sl Iskanje napak	

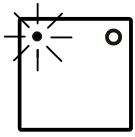

AVS71..

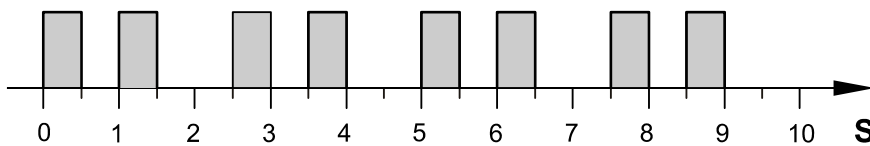

Keine Kommunikation BSB, oder
Keine Kommunikation BSB-RF ((●))

No communication BSB, or
No communication BSB-RF ((●))

Pas de communication BSB, ou
Pas de communication BSB RF ((●))

Nessuna comunicazione BSB, o
Nessuna comunicazione BSB-RF ((●))

Geen communicatie BSB
Geen communicatie BSB-RF ((●))

Sin comunicacion BSB
Sin comunicacion BSB-RF ((●))

BSG Sem comunicação, ou
BSG-RF Sem comunicação ((●))
Ingen kommunikation med BSB
Ingen kommunikation med BSB-RF ((●))

Ingen kommunikation BSB eller
Ingen Kommunikation BSB-RF ((●))

Ei tiedonsiirtoa BSB, tai
Ei tiedonsiirtoa BSB-RF ((●))

Bez komunikacji BSB, lub
Bez komunikacji radiowej BSB ((●))

Bez komunikace BSB nebo
Bez komunikace BSB – RF ((●))

Žiadna komunikácia BSB, alebo
Žiadna komunikácia BSB-RF (rádio) ((●))

Bez BSB komunikacije, ili
Bez BSB-RF komunikacije ((●))

Ni komunikacije BSB, ali
Ni komunikacije BSB-RF ((●))

Nincs BSB kommunikáció, vagy
Nincs BSB rádió kommunikáció ((●))

Отсутствует обмен данных BSB, или
Отсутствует обмен данных BSB-РЧ ((●))

BSB iletişim yok, veya
BSB RF iletişim yok ((●))

de Bohrbild/Massbild	pt Dimensões e máscara de furação	sk Rormery a vrtací plán
en Dimensions and drilling plan	da Målskitser og boreplan	sr Dimenzije i šema za bušivanje
fr Plan de perçage/dimensions	sv Hålltagning/Mått	sl Skica za vrtanje in dimenzije
it Dimensioni e fori di fissaggio	fi Mitat ja poraus suunnitelma	hu Méretek, felszerelési pontok
nl Boormaten en afmetingen	pl Wymiary i otwory montażowe	ru Габаритные размеры и шаблон отверстий
es Dimensiones y plantilla para fijación	cs Schéma pro vrtání	tr Boyutlar ve montaj şablonu

