



## **CVVB1315-LC, CVVC1315-LP, CVVS1415-LP**

### **Antivandal Fixed Dome – statické kamery v antivandal polokulovitém krytu s proměnným ohniskem**

- Diskrétní a kompaktní vzhled
- Asférický objektiv s clonovým číslem F1.0 u Barevných / ČB modelů
- Mechanický IR cut filtr (den-noc model)
- Možnost zapuštěné nebo stěnové montáže
- Stupeň krytí IP66
- Úderová odolnost 1000 kg
- Nastavitelné BLC (6 přednastavených zón přes PC)
- Duální napájení 12 V DC/24 V AC (nastavení fázového posunu)
- Plně nastavitelná ve třech osách pro montáž na zeď
- Tónovaný ochranný spodní kryt
- Snadné nastavení programem z PC

Atraktivní kamery s vysokým rozlišením v polokulovitém tónovaném krytu určené k montáži na strop nebo zeď. Kamery obsahují výstup a kabel pro připojení servisního monitoru a umožňují snadné nastavení. Kamery jsou navrženy pro vnitřní a vnější (IP66 krytí) aplikace, kde je požadavek nerušeného diskrétního sledování.

## Použití

---

- **Všestranné – jednoduše použitelné**


CVV série Antivandal kamer v polokulovitém krytu s 1/3" Super HAD (1/4" EXVIEW HAD u modelu Den-Noc) CCD čipem ve spojení s Asférickým objektivem s vynikajícími parametry, proměnným ohniskem a auto-iris clonou umožňujícím použití kamer v širokém okruhu vnitřních a venkovních aplikací včetně komerčních budov, muzeí, bank nebo hotelů. Snadný přístup k DIP přepínači pro nastavení Vyvážení bílé barvy, Kompenzaci protisvětla, nastavení Line-Lock fázovému posunu, AGC a přizpůsobení nastavení auto-iris objektivu. Barevné a den-noc modely je možné více nastavit pomocí přibaleného příslušenství k vzdálenému nastavení z PC (konfigurační program a kabel s převodníkem).

- **24 hodinové střežení**

Den-noc modely s mechanickým IR cut filtrem zajistí barevný, ostrý, jasný obraz během dne a černobílý v noci např. při použití infračervených světelných zdrojů.

## Rozměry

---

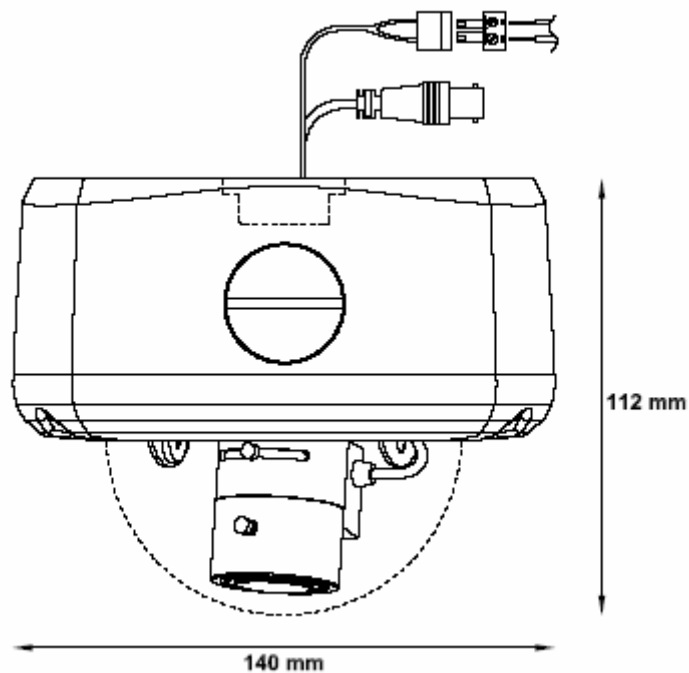

## Technická data

	CVVB1315-LC	CFVC1315-LP	CFVS1415-LP
<b>Hlavní parametry</b>			
Fixed Dome - popis	Vysoké rozlišení ČB	Vysoké rozlišení Barevná	Vysoké rozlišení Den-noc
Snímací prvek	1/3" CCD	1/3" CCD	1/4" CCD
Horizontální rozlišení	580 TV řádků	480 TV řádků	480 TV řádků
Citlivost (při 50 IRE)	0.05 Lux	0.47Lux	0.34 Lux - barva 0.15 Lux - ČB
Odstup Signál/Šum	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB
Elektronická závěrka (AES)	Autom. 1/50 až 1/100,000 s	Autom. 1/50 až 1/100,000 s	Autom. 1/50 až 1/100,000 s
Kompenzace protisvětla BLC	ZAP nebo VYP	ZAP nebo VYP (nastavení z PC - 6 zón)	ZAP nebo VYP (nastavení z PC - 6 zón)
Řízení zisku	AGC ZAP nebo VYP	AGC ZAP nebo VYP	AGC ZAP nebo VYP
Vyvážení bílé barvy	–	Automatické	Automatické
Barva spodního krytu	Tónovaná	Tónovaná	Tónovaná
<b>Video výstup</b>			
Formát	CCIR, 625 řádků	PAL, 625 řádků	PAL, 625 řádků
Signál (kompozitní)	1 Vpp, 75 Ohm, BNC	1 Vpp, 75 Ohm, BNC	1 Vpp, 75 Ohm, BNC
Video výstup pro servisní monitor	Ano (kabel součástí balení)	Ano (kabel součástí balení)	Ano (kabel součástí balení)
<b>Objektiv</b>			
Ohnisková vzdálenost	3.0 až 8.0 mm (Asférický)	3.0 až 8.0 mm (Asférický)	2.8 až 5.8 mm
Minimální vzdálenost	0.2 m	0.2 m	0.2 m
Typ ohniska	Nastavitelné	Nastavitelné	Nastavitelné
Maximální relativní světelnost	F1.0 - 360	F1.0 - 360	F1.4 - 360
Clona	Přímo řízená automatická	Přímo řízená automatická	Přímo řízená automatická
Horizontální zorný úhel	36 až 91°	36 až 91°	35.9 až 74.7°
<b>Elektrické parametry</b>			
Napájení	12 V DC / 24 V AC 3.5 W	12 V DC / 24 V AC 3.5 W	12 V DC / 24 V AC 3.5 W
RS232 vzdálená konfigurace	–	Ano (software + kabel součástí balení)	Ano (software + kabel součástí balení)
<b>Mechanické parametry</b>			
Rozměry (Ø x H)	140 x 112 mm	140 x 112 mm	140 x 112 mm

## Objednací informace

Typ	Obj. číslo	Popis	Hmotnost
CVVB1315-LC	2GF1085-8AC	1/3" CCD Antivandal Fixed Dome, Vysoké Rozlišení ČB 12 V DC/24 V AC, 3.5 W	1.7 kg
CVVC1315-LP	2GF1185-8AA	1/3" CCD Antivandal Fixed Dome, Vysoké Rozlišení Barevná 12 V DC/24 V AC, 3.5 W	1.7 kg
CVVS1415-LP	2GF1185-8AE	1/4" CCD Antivandal Fixed Dome, Vysoké Rozlišení Den-Noc 12 V DC/24 V AC, 3.5 W	1.7 kg

## Příslušenství (není součástí kamer)

Typ	Obj. číslo	Popis	Hmotnost
CVV-FMK	2GF1086-8AC	Sada pro zapuštěnou montáž kamer v antivandal krytu	1.5 kg
CVVA-WB	2GF1086-8AD	Držák k montáži na zeď pro kamery v antivandal krytu	1.6 kg
CVVA-CD	2GF1086-8AH	Čirý spodní kryt pro antivandal kamery	0.3 kg