




12" (32cm) Černobílý CCTV Monitor CMCB1220

- **Prosmýčkováný BNC video vstup**
- **Automatické přepínání CCIR / EIA**
- **Snadné ovládání**
- **Schválení CE & UL**
- **Jednotný Siemens design**

Siemens CMCB1220 je profesionální duální (CCIR/EIA) monitor pro CCTV aplikace s vysokým rozlišením, poskytující jasný, ostrý a vyvážený obraz. Monitor umožňuje snadné ovládání pomocí potenciometrů a přepínačů a je vybaven jedním video BNC video vstupem. Vstup je zároveň prosmýčkován pro snadné propojení signálu do dalších zařízení. Monitor je v pevném kovovém obalu, který zaručuje maximální odstínění elektroniky od okolních vlivů a jsou v něm umístěny plastová držadla pro jednoduchou manipulaci.

Rozměry

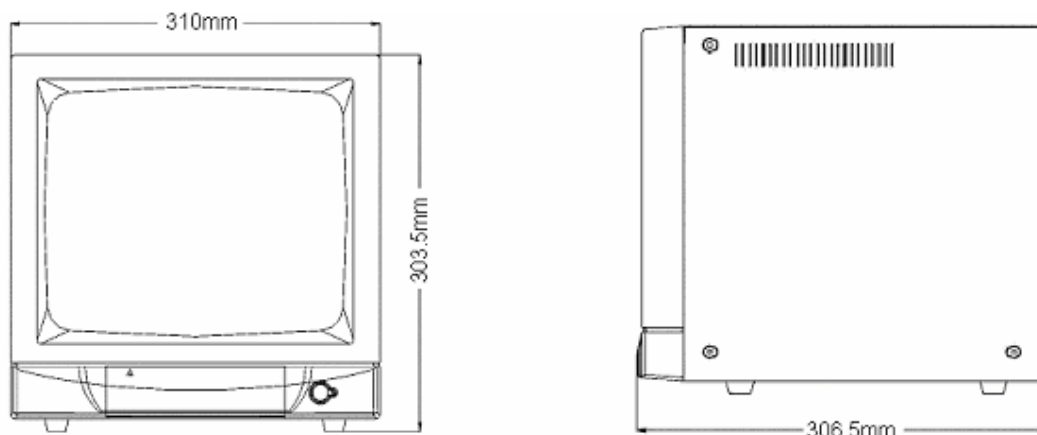

Technické informace

Specifikace

TV Standard	CCIR / EIA (automatické přepínání)
Obrazovka	Viditelná uhlopříčka cca. 12" nebo 32cm
Horizontální rozlišení	≥ 1000 řádků uprostřed obrazu
H/V frekvence	15.625 kHz/50 Hz (CCIR) nebo 15.750 kHz/60Hz (EIA)
Video vstupní signál	1Vp-p
Video vstup	Jeden (prosmýčkový BNC)
Video zakončení	Vysoká impedance nebo zakončení 75Ω, na zadním panelu
Tlačítko napájení	Zap/Vyp tlačítko
Kontrast - ovládání	Otočný potenciometer
Jas - ovládání	Otočný potenciometer
Horizontální synchronizace - ovládání	Otočný potenciometer
Vertikální synchronizace - ovládání	Otočný potenciometer
Linearita	H: 10% V: 10%
Teplotní rozsah	0°C-50°C při provozu
Vlhkost	10%-85% při provozu
Materiál pláště	Ocel

Rozměry

Rozměry zařízení	310mm x 303,5mm x 306,5mm (12,2"x11,9"x12,1")
------------------	---

Elektrické parametry

Napájecí napětí	100VAC-240VAC 50Hz-60Hz
Příkon	22 W

Schválení

UL Schválení	UL60950
FCC Schválení	FCC part 15, Subpart B
CE Schválení	EN 55022:1998, EN 61000-3-2:2000

Objednací informace

Černobílý video monitor 12" / 32cm CMCB1220	2GF3032-8AA
--	-------------