




20" (51cm) Černobílý CCTV Monitor CMCB2020

- **Prosmyčkové dva BNC video vstupy**
- **Dva zvukové vstupy**
- **Automatické přepínání CCIR / EIA**
- **Snadné ovládání**
- **Schválení CE & UL**
- **Jednotný Siemens design**

Siemens CMCB2020 je profesionální duální (CCIR/EIA) monitor pro CCTV aplikace s vysokým rozlišením, poskytující jasný, ostrý a vyvážený obraz. Monitor umožňuje snadné ovládání pomocí potenciometrů a přepínačů, je vybaven dvěma video BNC a dvěma zvukovými vstupy. Vstupy jsou zároveň prosmyčkovány pro snadné propojení signálu do dalších zařízení. Monitor je v pevném kovovém obalu, který zaručuje maximální odstínění elektroniky od okolních vlivů a jsou v něm umístěny plastová držadla pro jednoduchou manipulaci.

Rozměry

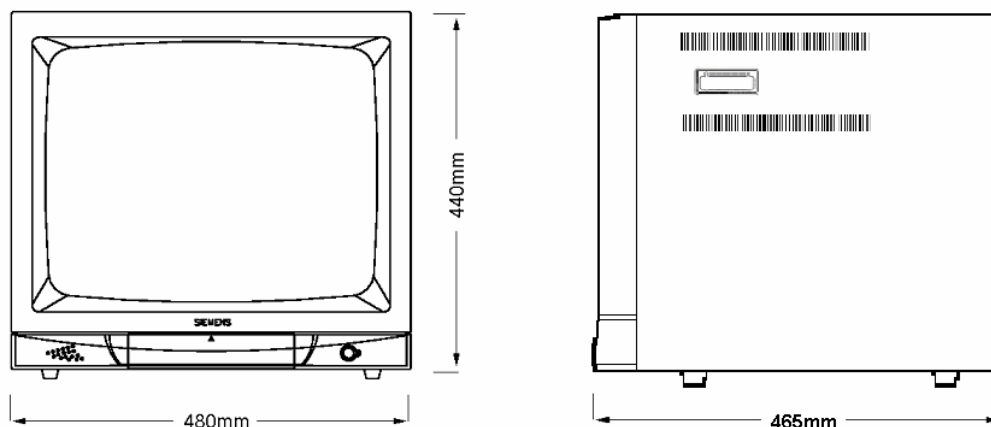

Technické informace

Specifikace

TV Standard	CCIR / EIA (automatické přepínání)
Obrazovka	Viditelná uhlopříčka cca. 20" nebo 51cm
Horizontální rozlišení	≥ 1000 řádků
H/V frekvence	15.625 kHz/50 Hz (CCIR) nebo 15.750 kHz/60Hz (EIA)
Video vstupní signál	1Vp-p
Video vstup	Dva (prosmyčkované BNC)
Video zakončení	Vysoká impedance nebo zakončení 75Ω, na zadním panelu
Zvukové vstupy	Dva (prosmyčkované RCA)
Tlačítko napájení	Zap/Vyp tlačítko
Kontrast - ovládání	Otočný potenciometer
Jas - ovládání	Otočný potenciometer
Horizontální synchronizace - ovládání	Otočný potenciometer
Vertikální synchronizace - ovládání	Otočný potenciometer
Linearita	H: 10% V: 10%
Teplotní rozsah	0°C-50°C při provozu
Vlhkost	10%-85% při provozu
Materiál pláště	Ocel

Rozměry

Rozměry zařízení	480mm x 440mm x 465mm (18,9"x17,3"x18,5")
------------------	---

Elektrické parametry

Napájecí napětí	100VAC-240VAC 50Hz-60Hz
Příkon	45 W

Schválení

UL Schválení	UL60950
FCC Schválení	FCC part 15, Subpart B
CE Schválení	EN 55022:1998, EN 61000-3-2:2000

Objednací informace

Černobílý video monitor 20" / 51cm CMCB2020	2GF3035-8AA
--	-------------