



CMTC1715

TFT Monitor

17" Barevný TFT Monitor


Speciální TFT monitor určený pro CCTV aplikace

- **Robustní provedení včetně čelního skla pro bezpečnostní aplikace**
- **Funkce Obraz-v-obraz (PIP) pro současné zobrazení dvou vstupů**
- **Vysoký jas a rozlišení pro excelentní obraz**
- **Kovové provedení pro komerční aplikace v bezpečnostním sektoru**
- **Moderní design a praktické ovládání přes OSD menu**

Tento TFT monitor s vysokým rozlišením SXGA je speciálně navržen pro CCTV bezpečnostní aplikace. Monitor je vybaven dvěma prosmyčovanými BNC video vstupy, S-VIDEO vstupem a DVI vstupem umožňující připojení k digitálním záznamovým zařízením na PC-bázi. Funkce obraz-v-obraz umožňuje současné zobrazení dvou vstupů (Video/Video; Video/DVI; Video/S-Video; S-Video/DVI). Monitor je navíc vybaven dvěma audio vstupy a výstupy a obsahuje integrované reproduktory. S robustním kovovým pláštěm je monitor také vhodný pro náročné průmyslové aplikace, kde světlo v místnosti vyžaduje vysoký jas a kontrast obrazu a kde je požadováno vysoké rozlišení. Navíc poskytuje sledování ze všech úhlů pohledu. Obrazovka má antireflexní skleněný filtr odolný proti poškrábání.

Tento TFT monitor nabízí množství výhod oproti standardním CRT monitorům, jako například obraz bez blikání, menší potřebný prostor, oddělitelný stojan pro snadnou montáž na stěnu, nízká spotřeba energie a delší životnost než CRT monitorů.

Rozměry

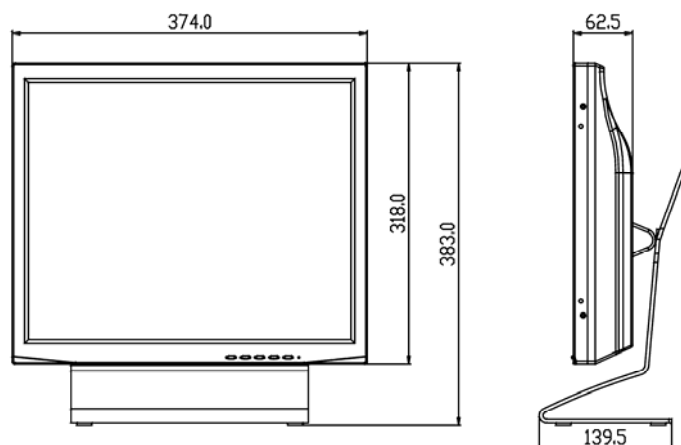

Technická data

Rozlišení	SXGA, 1280 x 1024 pixelů
Kontrastní poměr	400:1
Jas	420 cd/m ²
Barvy	16.7 M
Pozorovací úhel Horizontální, Vertikální	80/80°, 80/80°
Rychlost odezvy	8 ms
Napájení	100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 W (vestavěný napájecí zdroj)
Obnovovací frekvence	H: 30 k ~ 80 kHz, V: 50 ~ 75 Hz
Video standard	PAL/NTSC (automatické)
Video signál	0.5 ~ 2 V _{PP} / 75 Ohm; Y: 1 V _{PP} , C: 0.3 V _{PP}
Zvuk	2 vestavěné reproduktory, L+R
Vstupy	2 x audio vstup (RCA)
Výstupy	2 x audio vstup (RCA)
	1 x sluchátkový (3.5 mm jack)
Hudební výkon	2 x 1.5 W / 8 Ohm, +/- 10%
Připojení	
Video vstupy (PIP)	2 x video vstup(BNC), 1 x S-video, 1 x DVI-I
Video výstup	2 x video výstup(BNC)
OSD ovládání	barvy, zabarvení, jas, kontrast, ostrost, hlasitost, jazyk, scan (O/U), funkce obraz-v- obrazu (PIP)
OSD jazyky	Anglicky, Německy, Francouzsky, Italsky, Španělsky, Polsky, Česky, Švédsky
Provozní teplota	5 ~ 35 °C
Skladovací teplota	-25 ~ +60 °C
Materiál	kovový, čelní panel: sklo
Uchycení	VESA standard (4 x M4; 100 x 100 mm)
Rozměry, pouze monitor (Š x V x H)	37.4 x 31.8 x 6.25 cm
Panel	DIN ISO 13406-2, class II
Schválení	FCC, CUL, CE

Objednací informace

Typ	Obj. číslo	Popis	Hmotnost
CMTC1715	2GF3125-8AA	17" palcový barevný TFT Monitor	8.5 kg